

1HE Fest montierter Tiefenverstellbarer / Belüfteter Schwerlast Rack Fachboden - 175lbs / 80kg

ADJSHELFHD / ADJSHELFHDV

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com


IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Verpackungsinhalt

- 1 x Fachboden
- 2 x Front Montage Halterung
- 2 x Rück-Montage Halterung
- 8 x M5x12 Hex Schrauben

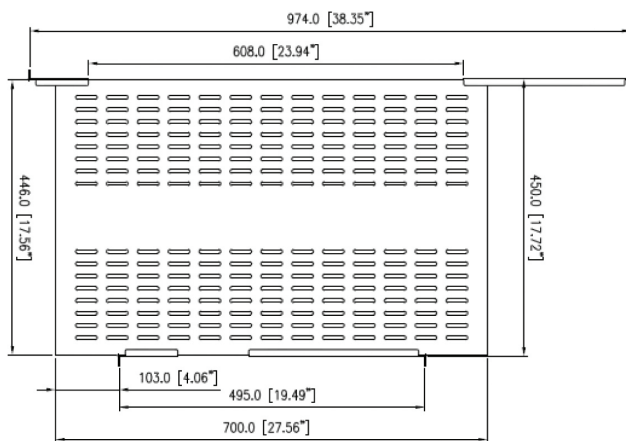

Warnung: Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Rack in einer strukturellen-Umgebung mit einer ebenen Boden installiert ist und alle Hardware sicher montiert und wurde vor dem Laden Ausrüstung auf Stabilität überprüft. Beim Einbau von Geräten im Rack von der Unterseite des Racks zuerst starten Sie und nach oben zu verschieben Sie, halten die schwerste Ausrüstung unten, um eine Situation zu vermeiden, wo das Rack kopflastig wird.



*ADJSHELFHD

Installation

1. Suchen Sie einen geeigneten Standort im Rack/Schrank auf das Regal montieren - das Regal selbst erfordert 1HE Platz.
2. Wenn das Rack quadratische Montageöffnungen verwendet, installieren Sie die Käfigmuttern (nicht enthalten) in die Quadratischen Bohrungen am vorderen Pfosten des Racks.
3. Platzieren Sie das Regal im Rack und passen Sie die Befestigungspunkte auf der Fronthalterungen des Regals mit die Befestigungspunkte auf dem Gestell (z.B. die Käfigmuttern, wenn verwendet).
4. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrank Schrauben, um das Regal im Rack zu sichern. Wenn nicht mit dem mitgelieferten Käfig- oder M6 Gewinde Rack-Beiträge, die entsprechenden Montagmaterial für das Rack verwendet werden sollte.
5. Stellen Sie sicher die Schrauben richtig angezogen sind und das Regal hat keine Bewegung, bevor Sie versuchen, etwas auf dem Regal platzieren. Achten Sie darauf, dass Sie die maximale Nutzlast des Regals zu beobachten.



*ADJSHELFHDV

Spezifikationen

	ADJSHELFHD	ADJSHELFHDV
Beschreibung	1HE Tiefenverstellbarer Schwerlast Fachboden	1HE Tiefenverstellbarer belüfteter Schwerlast Fachboden
Material	SPCC (1.0mm stark)	SPCC1.2mm stark)
Farbe	Black	
Max Traglast	175lbs/80kg	250lbs/113kg
Montage Höhe	1U	
Externe Abmessungen (BxTxH)	483mm x 457.2mm x 88.0mm	
Leer Gewicht	4900g	5380g
Zertifikate	CE, RoHS	

Klasse A Digital-, oder Peripheriegeräte: Hinweis: Durch Prüfung dieses Gerätes nach FCC, Teil 15, wurde die Einhaltung der Grenzwerte für digitale „Class A“-Geräte bestätigt. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei Benutzung in einer Gewerbeumgebung gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenz-energie ab und kann, wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert oder verwendet wird, Störungen des Funkverkehrs verursachen. Der Betrieb dieses Gerätes in einem Wohngebiet kann wahrscheinlich schädliche Störungen verursachen, was bedeutet, dass der Betreiber in diesem Fall dazu verpflichtet ist, die Störungen auf eigene Kosten zu beheben.

- neu ausrichten oder Umstellen der Empfangsantenne
- den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern
- das Gerät mit einer Netzsteckdose verbinden, welche an einen anderen Stromkreis angeschlossen ist als der Empfänger
- den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker zu Rate ziehen

Benutzung von Schutzmarken, eingetragenen Warenzeichen und anderen geschützten Namen und Symbolen

Diese Bedienungsanleitung kann auf Schutzmarken, eingetragene Warenzeichen und andere geschützte Namen und/oder Symbole von Drittunternehmen verweisen, die in keiner Weise mit StarTech.com in Zusammenhang stehen. Wo diese auftreten, dienen sie lediglich der Veranschaulichung und stellen keine Befürwortung eines Produktes oder einer Dienstleistung durch StarTech.com oder eine Billigung der/des Produkte(s) dar, für welche diese Bedienungsanleitung erstellt ist oder für Drittunternehmen in Frage kommt. Unabhängig von einer etwaigen direkten Bestätigung an anderen Stellen in diesem Dokument, StarTech.com bestätigt hiermit, daß alle Marken, eingetragene Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und andere geschützte Namen und/oder Symbole in dieser Bedienungsanleitung und in ähnlichen Dokumenten Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sind.

Technische Unterstützung

StarTech.com's lebenslange technische Unterstützung ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Engagements um branchenführende Lösungen zu bieten. Wann immer Sie Hilfe mit Ihrem Produkt brauchen, besuchen Sie www.startech.com/support und greifen auf unsere umfassende Auswahl von Online-Tools, Dokumentationen und Downloads zu.

Für die aktuellsten Treiber/Software besuchen Sie bitte www.startech.com/downloads

Garantie-Information

Dieses Produkt unterliegt einer lebenslangen Garantie.

Darüberhinaus gewährt StarTech.com auf seine Produkte eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler für die angegebenen Zeiträume ab Kaufdatum. Während dieser Zeit können Produkte zur Reparatur oder Ersatz durch gleichwertige Produkte unserer Wahl ersetzt werden. Die Garantie deckt lediglich Ersatzteile und Arbeitskosten ab. StarTech.com übernimmt keine Garantie für Mängel oder Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Veränderung oder normale Abnutzung entstehen.

Haftungsbeschränkung

In keinem Fall haftet StarTech.com Ltd und StarTech.com USA LLP (bzw. deren Führungskräfte, Direktoren, Angestellte oder Beauftragte) für Schäden (direkte oder indirekte, spezielle, Straf-, Begleit-, Folge- oder andere Schäden), entgangene Gewinne, Geschäftsverlust oder finanzielle Schäden, die aus oder im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts entstehen oder den aktuell bezahlten Preis für das Produkt überschreiten. In einigen Ländern ist der Ausschluß oder die Beschränkung von Begleit- oder Folgeschäden nicht erlaubt. Finden solche Gesetze Anwendung, treffen die in dieser Erklärung enthaltenen Einschränkungen oder Ausschlüsse nicht auf Sie zu.