

4 Port USB 3.0 Hub-Panel für 3,5 "Front Bay - Schwarz

35BAYUSB3S4

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
 FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
 ES: Guía del usuario - es.startech.com
 IT: Guida per l'uso - it.startech.com
 NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
 PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Verpackungsinhalt

- 1 x 3,5 "Front Panel USB 3.0 Hub
- 1 x USB 3.0 Kabel
- 1 x Befestigungsschraube Kit
- 1 x Bedienungsanleitung

Systemanforderungen


- Verfügbaren 3,5 "Front bay am PC-Gehäuse
- Verfügbaren 15-poligen SATA-Stromstecker am Netzteil
- Verfügbaren interne oder externe USB 3.0 Typ A-Anschluss

Installation

WARNUNG! Computerteile können durch statische Elektrizität schwer beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass Sie ordnungsgemäß geerdet sind, bevor Sie das Computergehäuse öffnen. StarTech.com empfiehlt, dass Sie ein Antistatik-Band tragen, wenn Sie Computer-Komponenten einbauen. Wenn ein Antistatik-Band nicht verfügbar ist, entladen Sie selbst die statische Elektrizität durch Berühren einer großen geerdeten Metalloberfläche (z. Bsp. das Computergehäuse) für mehrere Sekunden.


1. Schalten Sie Ihren Computer aus und alle Peripheriegeräte an das angeschlossene Computer (d.h. Drucker, externe Festplatten, etc.). Trennen Sie das Stromversorgungskabel von der Rückseite des Netzteils auf der Rückseite des Computer aus und trennen Sie alle Peripheriegeräte.
2. Entfernen Sie die Abdeckung von dem PC-Gehäuse. Siehe Dokumentation für Ihr Computersystem für Details.
3. Entfernen Sie die Abdeckplatte von einer 3,5 "Front Bay öffnung. Sehen Dokumentation Ihres Computers für Details.
4. Schieben Sie die 35BAYUSB3S4 Panel in den 3,5 "-Schacht und sichern die PC-Gehäuse.
5. Schließen Sie ein SATA-Stromanschluss vom Computer Netzteil am 35BAYUSB3S4 an.

Frontansicht

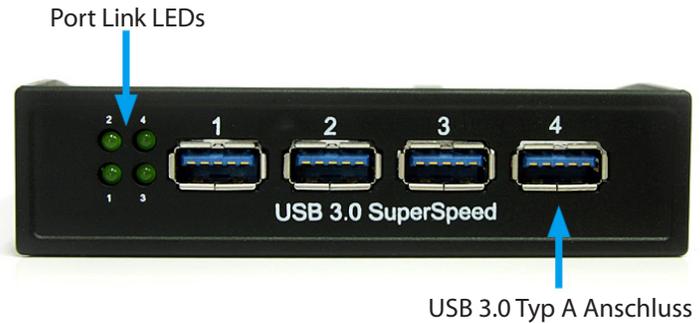

*Tatsächliches Produkt kann von den Fotos abweichen

Rückansicht

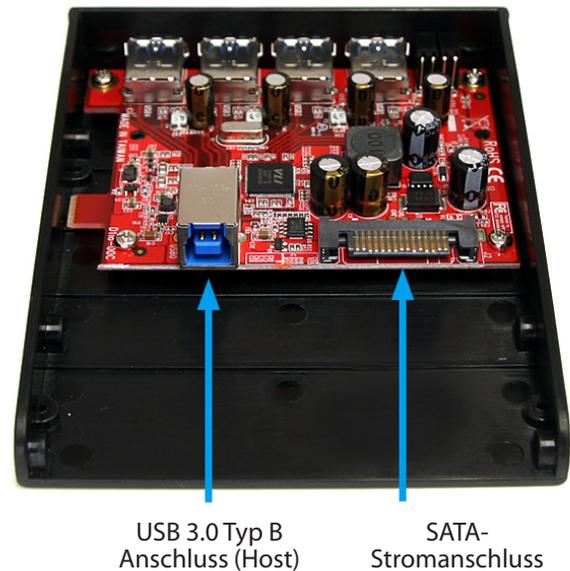

6. Verbinden Sie das USB 3.0-Kabel von der 35BAYUSB3S4 mit einem verfügbaren USB 3.0-Anschluss. Wenn keine internen Ports verfügbar sind, können Sie müssen führen Sie das Kabel außerhalb des Gehäuses und einen externen Anschluss.
7. Setzen Sie den Deckel wieder auf das Gehäuse des Computers.
8. Stecken Sie das Netzkabel in die Buchse des Netzteils und chließen Sie alle anderen Anschlüsse in Schritt 1 entfernt.

Spezifikationen

Host Interface	USB 3.0
Chipsatz	VIA VL810
Externe Anschlüsse	4 x USB 3.0 type A Buchse
Interne Anschlüsse	1 x USB 3.0 type B Buchse 1 x 15-pin SATA Power Stecker
LEDs	4 x USB Device Link
Maximum Datentransfer Geschwindigkeit	USB 3.0: 5 Gbps
Betriebstemperatur	5°C ~ 50°C (41°F ~ 122°F)
Lagerungstemperatur	-25°C ~ 70°C (-13°F ~ 158°F)
Luftfeuchtigkeit	20% ~ 80% RH
Abmessungen	120.0mm x 100.0mm x 25.0mm
Gewicht	100g
Kompatible Betriebssysteme	Windows XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008 R2/ 7 (32/64-bit), 8 (32/64-bit), Linux



Klasse A Digital-, oder Peripheriegeräte: Hinweis: Durch Prüfung dieses Gerätes nach FCC, Teil 15, wurde die Einhaltung der Grenzwerte für digitale „Class A“-Geräte bestätigt. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei Benutzung in einer Gewerbeumgebung gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenz-energie ab und kann, wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert oder verwendet wird, Störungen des Funkverkehrs verursachen. Der Betrieb dieses Gerätes in einem Wohngebiet kann wahrscheinlich schädliche Störungen verursachen, was bedeutet, dass der Betreiber in diesem Fall dazu verpflichtet ist, die Störungen auf eigene Kosten zu beheben.

- neu ausrichten oder Umstellen der Empfangsantenne
- den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern
- das Gerät mit einer Netzsteckdose verbinden, welche an einen anderen Stromkreis angeschlossen ist als der Empfänger
- den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker zu Rate ziehen

Benutzung von Schutzmarken, eingetragenen Warenzeichen und anderen geschützten Namen und Symbolen

Diese Bedienungsanleitung kann auf Schutzmarken, eingetragene Warenzeichen und andere geschützte Namen und/oder Symbole von Drittunternehmen verweisen, die in keiner Weise mit StarTech.com in Zusammenhang stehen. Wo diese auftreten, dienen sie lediglich der Veranschaulichung und stellen keine Befürwortung eines Produktes oder einer Dienstleistung durch StarTech.com oder eine Billigung der/des Produkte(s) dar, für welche diese Bedienungsanleitung erstellt ist oder für Drittunternehmen in Frage kommt. Unabhängig von einer etwaigen direkten Bestätigung an anderen Stellen in diesem Dokument, StarTech.com bestätigt hiermit, daß alle Marken, eingetragene Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und andere geschützte Namen und/oder Symbole in dieser Bedienungsanleitung und in ähnlichen Dokumenten Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sind.

Technische Unterstützung

StarTech.com's lebenslange technische Unterstützung ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Engagements um branchenführende Lösungen zu bieten. Wann immer Sie Hilfe mit Ihrem Produkt brauchen, besuchen Sie www.startech.com/support und greifen auf unsere umfassende Auswahl von Online-Tools, Dokumentationen und Downloads zu.

Für die aktuellsten Treiber/Software besuchen Sie bitte www.startech.com/downloads

Garantie-Information

Dieses Produkt unterliegt einer zweijährigen Garantie.

Darüberhinaus gewährt StarTech.com auf seine Produkte eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler für die angegebenen Zeiträume ab Kaufdatum. Während dieser Zeit können Produkte zur Reparatur oder Ersatz durch gleichwertige Produkte unserer Wahl ersetzt werden. Die Garantie deckt lediglich Ersatzteile und Arbeitskosten ab. StarTech.com übernimmt keine Garantie für Mängel oder Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Veränderung oder normale Abnutzung entstehen.

Haftungsbeschränkung

In keinem Fall haftet StarTech.com Ltd und StarTech.com USA LLP (bzw. deren Führungskräfte, Direktoren, Angestellte oder Beauftragte) für Schäden (direkte oder indirekte, spezielle, Straf-, Begleit-, Folge- oder andere Schäden), entgangene Gewinne, Geschäftsverlust oder finanzielle Schäden, die aus oder im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts entstehen oder den aktuell bezahlten Preis für das Produkt überschreiten. In einigen Ländern ist der Ausschluß oder die Beschränkung von Begleit- oder Folgeschäden nicht erlaubt. Finden solche Gesetze Anwendung, treffen die in dieser Erklärung enthaltenen Einschränkungen oder Ausschlüsse nicht auf Sie zu.