

Raccordement Cat5 Composite Vidéo et Audio

COMPUTPEXTA

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Contenu de l'Emballage

- 2 x Raccordements Composite Vidéo (local et distant)
- 2 x BNC à l'adaptateur de RCA
- 1 x Kit d'Installation/de Montage
- 1 x Manuel d'Instruction

Configuration Requise


- Une Source Composite Vidéo
- Une source audio RCA (composante)
- Entrée et sortie câbles Composante Vidéo et câbles audio RCA
- Périphérique d'affichage avec entrée Composite Vidéo disponible
- Capacité de lecture audio RCA (composite)

Préparer votre Emplacement

1. Déterminer où la source vidéo locale (ordinateur) sera situé et mettez en place le dispositif.
 2. Déterminer où l'affichage à distance sera situé et placez l'affichage de manière appropriée.
- Veillez noter** que les deux unités d'extension nécessiteront d'être reliées à une prise de courant, assurez-vous donc que chaque unité soit située près d'une prise électrique disponible.
3. Si vous utilisez un câblage de surface, assurez-vous d'avoir assez de câblage Ethernet (UTP) paire torsadée non blindée Cat5/6 pour connecter l'unité locale à l'emplacement de l'unité distante, et que chaque extrémité se termine par un connecteur Ethernet RJ45. Le câblage ne doit pas passer par tout équipement réseau (ex : routeur, commutateur).


OU

Si vous utilisez un câblage local, assurez-vous que le câblage Ethernet (UTP) paire torsadée non blindée Cat5/6 entre l'unité locale et l'unité distante a été correctement relié à une prise d'alimentation à chaque endroit et qu'il y a un câble de raccordement assez long pour connecter l'unité distante et l'unité locale sur leurs sorties respectives. Le câblage ne doit pas passer par tout équipement réseau (ex : routeur, commutateur).

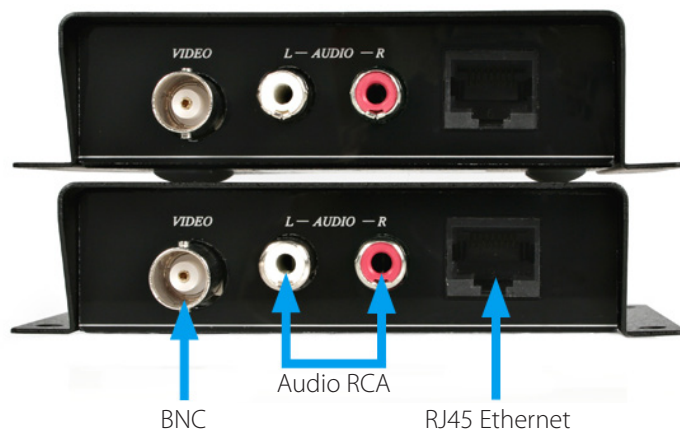

*Le produit actuel peut varier de la photos

Configuration Basique

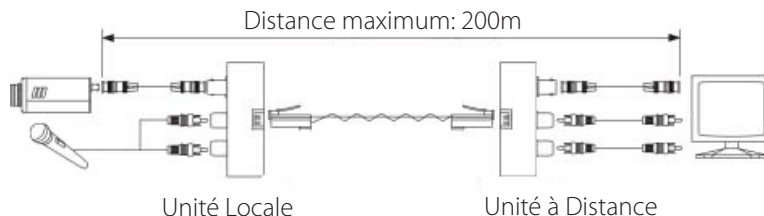

1. Branchez le câble Composite Vidéo à la sortie sur l'arrière de la source vidéo.
2. Connectez l'autre extrémité du câble Composite Vidéo utilisé dans l'Étape 1 pour l'unité locale COMPUTPEXTA.
3. Branchez le câble audio RCA (composite) aux ports audio RCA sur la source audio.
4. Connectez l'extrémité opposée des ports audio RCA sur l'unité locale COMPUTPEXTA (marqué L-Audio-R).
5. Branchez le câble CAT5 au port RJ45 sur l'unité locale COMPUTPEXTA.
6. Connectez l'autre extrémité du câble CAT5 au port RJ45 situé sur l'unité distante COMPUTPEXTA.
7. Branchez le deuxième câble Composite Vidéo à l'unité distante COMPUTPEXTA.
8. Connectez l'autre extrémité du câble Composite Vidéo au périphérique d'affichage vidéo (ex : télévision, magnétoscope, etc.).
9. Connectez le deuxième Câble(s) audio RCA (Composite) à l'unité distante COMPUTPEXTA.
10. Connectez l'autre extrémité du deuxième câble audio RCA (composite) à la sortie audio (ex : télévision, récepteur stéréo, etc.).


Spécifications

Signal Vidéo	Composite
Connecteurs (Unité Locale)	1 x RJ45 Ethernet femelle 2 x Audio RCA femelle 1 x BNC femelle
Connecteurs (Unité à Distance)	1 x RJ45 Ethernet femelle 2 x Audio RCA femelle 1 x BNC femelle
Résolution Maximum	480i / 480p
Bande Passante	DC to 8MHz
Distance maximum	200m
Matériau du Support	Métal
Dimensions (LxPxH)	110.0mm x 77.0mm x 24.0mm
Poids	460g

Schéma de Câblage

Le câble UTP doit être câblé conformément à la norme industrie EIA/TIA 568B, comme indiqué ci-dessous.

Broche	Couleur Câble	Paire
1	Blanc/Orange	2
2	Orange	2
3	Blanc/Vert	3
4	Bleu	1
5	Blanc/Bleu	1
6	Vert	3
7	Blanc/Marron	4
8	Marron	4

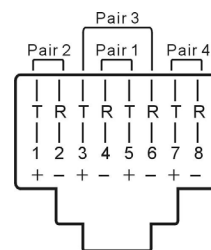

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d'Autres Dénominations et Symboles Protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.