

USB-RS232C DB9 シリアル変換ケーブル(オス / オス)

ICUSB232V2

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com


付属品

- 1 x USB-RS232Cシリアル変換ケーブル
- 1 x ユーザマニュアル

動作環境

- 利用可能なUSBポート
- Windows® 8(32/64ビット)、7(32/64ビット)、Vista(32/64ビット)、XP(32/64ビット)、2000、ME、98SE、CE 4.2、5.2、Windows® Server 2008 R2、2003(32/64ビット)、Mac OS 10.1、10.4-10.8、Linux 2.4.x - 3.9.x

ピン配列

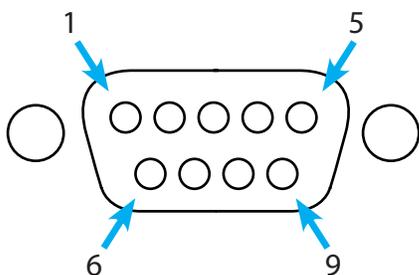

ピン1	DCD
ピン2	RXD
ピン3	TXD
ピン4	DTR
ピン5	GND
ピン6	DSR
ピン7	RTS
ピン8	CTS
ピン9	RI

インストール手順

Windows

1. ウェブブラウザを開き、www.startech.com/downloadsにアクセスします。
2. 製品IDである「ICUSB232V2」と入力し、「検索」をクリックします。
3. 検索結果から本製品を選択し、Prolific_PL2303.zipファイルをダウンロードします。
4. ダウンロードが完了したら、ZIPファイルを右クリックし、コンテンツを解凍します。
5. Windowsフォルダを閲覧し、「PL2303_Prolific_DriverInstaller」という名前のアプリケーションを実行し、画面の指示に従ってイ

ンストールを完了します。

6. USBシリアルケーブルを空いているUSBポートに接続します。

Mac OS

1. ウェブブラウザを開き、www.startech.com/downloadsにアクセスします。
2. 製品IDである「ICUSB232V2」と入力し、「検索」をクリックします。
3. 検索結果から本製品を選択し、Prolific_PL2303.zipファイルをダウンロードします。
4. ダウンロードが完了したら、ZIPファイルをダブルクリックし、コンテンツを解凍します。
5. Macフォルダを閲覧し、実行しているバージョンにあった適切なフォルダを選択します。
6. 「PL2303_x.dmg」という名前のアプリケーションを実行し、画面の指示に従ってインストールを完了します。
7. USBシリアルケーブルを空いているUSBポートに接続します。

インストールの確認

Windows

1. 「コンピュータ」上で右クリックし、「デバイスマネージャ」を開き、「管理」を選択します。「コンピュータ管理」画面が新しく開いたら、画面左側の「デバイスマネージャ」(Windows 8をお使いの場合は、「コントロールパネル」から、「デバイスマネージャ」)を選択します。
2. 「ポート (COM & LPT)」セクションを展開します。インストールが正常に完了すると、リストに、「！」マークや「？」マークの付いていない「Prolific USB-to-Serial Comm Port (COMポート番号)」が表示されているのが確認できるはずです。

Mac OS

1. 左上の「Apple」マークをクリックし、「システムプロファイラ」を開き、「このMacについて」>「システムレポート」の順に選択します。
2. 「ハードウェア」セクションを展開し、左側の「USB」をクリックします。アダプタを接続すると、次の「USB Serial Controller D」が表示されているのが確認できるはずです。

USB-Serial Controller D:

Product ID:	0x2303
Vendor ID:	0x067b (Prolific Technology, Inc.)
Version:	4.00
Speed:	Up to 12 Mb/sec
Manufacturer:	Prolific Technology Inc.
Location ID:	0x3a200000 / 2
Current Available (mA):	500
Current Required (mA):	100

仕様

ホストインターフェース	USB 1.1
チップセット	Prolific – PL 2303-HXD
外付けコネクタ	1 x DB-9 (9ピン:Dサブ) (オス) 1 x USB A (4ピン) (オス)
サポートされる プロトコル	RS-232C
最大ボーレート	921.6 Kbps
データビット	5、6、7、8
パリティ	Odd、Even、Mark、Space、None
ストップビット	1、1.5、2
動作温度	0°C ~ 60°C
保管温度	-20°C ~ 80°C
湿度	0~65% RH
外形寸法	404 x 34 x 18 mm
重量	52 g
対応オペレーティングシステム	Windows® 8 (32/64ビット)、7 (32/64ビット)、Vista (32/64ビット)、XP (32/64ビット)、2000、ME、98SE、CE 4.2、5.2 Windows® Server 2008 R2、2003 (32/64) Mac OS 10.1、10.4– 10.8 Linux 2.4.x – 3.9.x

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店か実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用しますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、お買い上げいただいたお客様に安心して製品をお使いいただきたいという願いから業界屈指のソリューションを提供しております。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、<http://jp.startech.com/Support>までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためのオンラインツールやユーザーマニュアル、および、ダウンロード可能な資料をご用意しております。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は<http://jp.startech.com/Downloads>でご確認ください。

保証に関する情報

本製品は1年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する不良商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。