

7.1チャンネルUSB接続外付けサウンドカード (S/PDIFデジタルオーディオ対応)

ICUSBAUDIO7D



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

最新の情報はwww.startech.comでご確認ください

マニュアル改訂日:01/27/2016

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合(干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます)、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。

製品と受信アンテナの距離を離す。

受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。

販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用しますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次

はじめに	1
付属品	1
システム要件	1
インストール手順	2
ドライバインストール手順	4
仕様	5
技術サポート	6
保証に関する情報	6

はじめに

この汎用USB外付けサウンドカード/オーディオアダプタは、デスクトップ/ノートパソコンの出力サウンドをアップグレードするための優れたソリューションです。

しっかりとしたUSBオーディオエクスペリエンスを実現するために、このUSBサウンドカードはUSB 2.0ポート1本を介してホストコンピュータに接続し、システム間ですぐに切り替え可能な素晴らしいオーディオ能力を可能にします。インストールのためにわざわざコンピュータケースを開く必要はありません。このUSB外付けサウンドカードは、アナログおよびデジタルオーディオの2～7.1チャンネルオーディオアプリケーションをサポートしており、低コストで、デスクトップ/ノートパソコン内蔵のサウンド機能を、ホームシアターのような高品質オーディオにアップグレードします。

このUSB外付けサウンドカードには使いやすい音量調節つまみと2つの外部マイク入力ポートが付いているため、複数の入力ポートを必要とする高音質オーディオアプリケーションに簡単に対応することができます。再生、録音のサンプルレートは、それぞれ、44.1 KHz、48 KHzをサポートしています。ホームシアター、ゲーム、マルチメディアプレゼンテーション用途に最適なこのUSB外付けサウンドカードは、Windows XP、Windows Vistaではプラグ・アンド・プレイをサポートしており、簡単にインストールできます。

付属品

- 1 x USBオーディオ変換アダプタ
- 1 x USB A-Bタイプケーブル
- 1 x ソフトウェアCD
- 1 x ユーザマニュアル

システム要件

- 利用可能なUSBポート
- Windows® 8/ 8.1 (32/64bit)、7 (32/64)、Vista (32/64)、XP (32/64)、2000
- Windows® Server® 2008 R2、2003 (32/64)

注意:本オーディオ変換アダプタに搭載された光ファイバケーブル用S/PDIF入力ポートは、2チャンネルのオーディオには対応していますが、5.1または7.1チャンネルのオーディオには対応していません。

インストール手順

上部にあるコントロール


音量ミュート (Volume Mute): このボタンを押すとオーディオ出力をミュート / ミュート解除することができます。

マイクミュート (Microphone Mute): このボタンを押すとマイクをミュート / ミュート解除することができます。


音量(大、小) (Volume Up/Down): オーディオの音量を上げたり下げたりします。

マイクミュートLED (Microphone Mute LED): マイク入力がミュートになっているとき、点灯します。

電源 / 動作状況LED (Power/Activity LED): システムに電源が入っているとき点灯します。動作が検出されると点滅します。

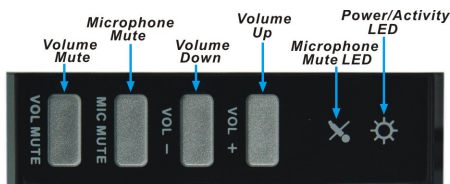

前面

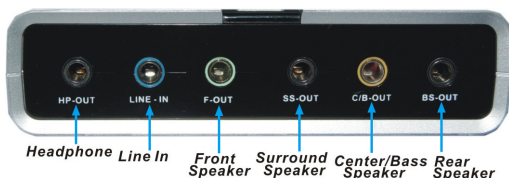

ヘッドフォン (Headphone):ヘッドフォンへ接続します。

ライン入力 (Line In):テープ / CD / DVDプレーヤーまたはその他オーディオソースに接続し、出力ミキシングや録音を行います。


フロントスピーカー (Front Speaker):フロントスピーカーに接続します (外付けアンプ経由)。

サラウンドスピーカー (Surround Speaker):4/6/8チャンネルモードで、サラウンドスピーカーに接続します (外付けアンプ経由)。

センター / ベーススピーカー (Center/ Bass Speaker):6/8チャンネルモードで、センター / ベーススピーカーに接続します (外付けアンプ経由)。

リアスピーカー (Rear Speaker):8チャンネルモードで、リアスピーカーに接続します (外付けアンプ経由)。

後部

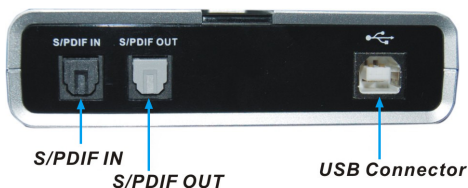

S/PDIF入力 (S/PDIF IN):外付けオーディオ機器の光デジタル出力をToslinkケーブルで接続します。信号はS/PDIF出力に送信するのみにとなります。


S/PDIF出力 (S/PDIF OUT):外付けオーディオ機器の光デジタル入力をToslinkケーブルで接続します。

USBコネクタ (USB Connector):システムのUSBポートに接続します。

側部

MIC (1) 入力 (MIC (1) IN): マイクを接続します (右側のチャンネルのみ)。

MIC (2) 入力 (MIC (2) IN): マイクを接続します (左側のチャンネルのみ)。

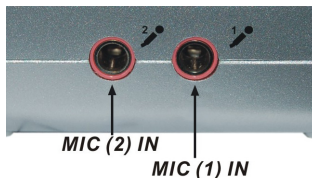

ドライバインストール手順

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7

1. USBサウンドアダプタを空いているUSBポートに接続します。
2. ドライバCDをCD-ROMドライブに挿入します。タスクバーの「スタート」ボタンをクリックしてから、「実行」ボタンをクリックします。「D:\SOUND\CMedia6206\setup.exe」と入力します。(CDをDドライブとラベルの付いたCD-ROMドライブに入れたと想定しています)。
3. 画面の指示に従い、ソフトウェアのインストールを完了します。
4. システムを再起動します。コンピュータが再起動すると、USBサウンドアダプタをお使いいただく準備が整いました。
5. オーディオ出力を行う前に、コントロールパネル(またはアプリケーション)にある「サウンドとオーディオデバイスの設定」を変更し、USBサウンドアダプタを通常使用するオーディオ機器に変更する必要があるかもしれません。

技術仕様

バスのインターフェース	USB 2.0
コネクタ	8 x 3.5mmミニジャック (ヘッドフォン、 ライン入力、 フロントスピーカー、 サラウンドスピーカー、 リアスピーカー、センター / ベース、 マイク1、マイク2) 2 x Toslink (S/PDIF入力 / 出力) USB Bタイプ
ボタン	音量 (上)、音量 (下)、音量ミュート、 マイクミュート
LED	電源 / 動作状況、マイクミュート
チップセット	C-Media CM6206
サンプリングレート	48/ 44.1KHz、16ビット
外形寸法	100.0mm x 60.0mm x 25.0mm
重量	100 g
対応オペレーティングシステム	Windows 8/ 8.1(32/64bit), 7(32/64),Vista (32/64), XP (32/64), 2000 Windows Server 2008 R2, 2003 (32/64)

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、お買い上げいただいたお客様に安心して製品をお使いいただきたいという願いから業界屈指のソリューションを提供しております。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、<http://jp.startech.com/Support>までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためのオンラインツールやユーザーマニュアル、および、ダウンロード可能な資料をご用意しております。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は<http://jp.startech.com/Downloads>でご確認ください。

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、部品や製造工程に起因する不良商品を新品購入日から記載されている期間、保証します。この期間中、これら商品は、当社の裁量にて修理または相当品との交換のために返品していただきます。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念であり、お客様とのお約束でもあります。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えた総合ストアです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品がすぐに見つけ出せます。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳しい情報については、ホームページjp.startech.comでご確認ください。ウェブサイトをご利用いただけるユニークで便利な製品検索ツールをお使いいただけます。

StarTech.comは、1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供するIT関連のコネクタや技術部品の総合メーカーです。また、StarTech.comは、ISO9001認証を取得しています。