

デュアルモニターウォールマウント

ARMDUALWALL



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

本製品の最新情報、技術仕様、サポート●については、
www.StarTech.com/ARMDUALWALL をご覧ください。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

PHILLIPS®は、米国その他の国におけるPhillips Screw Companyの登録商標です。

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

警告文

本製品は必ず以下の指示に従って組み立ててください。

本製品を組み立てて使用する前に、マニュアルのすべてをよく読んで指示をしっかりと理解するようにしてください。

本製品の耐荷重を超えないようにご注意ください。本製品の耐荷重をオーバーすると、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。本製品の耐荷重: モニタマウント 1台につき最大5 kg

本製品を組み立てる時、ネジを締め過ぎないようにしてください。ネジを締めている時に抵抗を感じたらすぐに手を止めてください。


壁の構造はさまざまです。使用する構造の種類と取付用ハードウェアが取り付ける機器をしっかりと支持できるか確認することが重要です。指示に従わない場合、ケガおよび/または機器の損傷につながる恐れがあります。壁構造は取り付ける機器の少なくとも4倍の重量を支えられなくてはなりません。

本製品に付属している取付用金具は一部の壁構造には適していません。本製品をお使いの壁構造に取り付けるために必要な知識が不足している場合は、建設の専門家に相談して壁に取り付けるか、お使いの壁構造に合わせた取り付け方を指導してもらってください。


目次

警告文.....	i
製品図.....	1
外形寸法.....	1
技術仕様.....	2
パッケージの内容.....	3
動作環境および使用条件.....	6
インストール手順.....	7
壁面プレートを壁に取り付ける.....	7
マウントアームを取り付ける.....	9
クロスバーを取り付ける.....	12
モニタを取り付ける.....	14
VESAモニタマウントをクロスバーに取り付ける.....	15
ARMDUALWALLを調節する.....	16
ケーブルを管理する.....	17
技術サポート.....	18
保証に関する情報.....	18


製品図

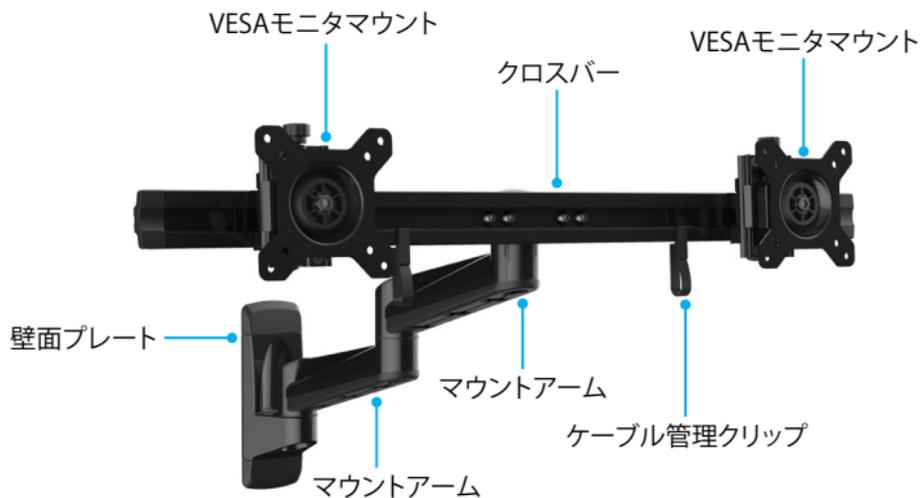

外形寸法

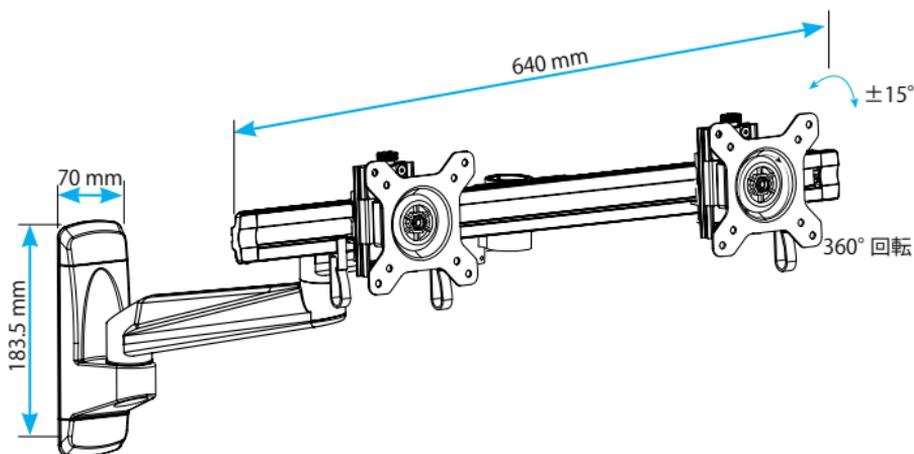


技術仕様

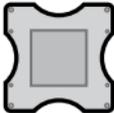測定の種類	数値
 VESA	75x75 100x100
 可搬重量	モニタマウント1台につき 最大5 kg
 回転角度	360°
 傾き	-15° ~ +15°
 スクリーン	381 mm ~ 610 mm
 前後回転	180°

パッケージの内容

 1



壁面プレート
数量:1

2



プラスチックカバー
数量:2

3



 
マウントアーム
数量:2

4



VESAモニターマウント
数量:2

5



クロスバー
数量:1

6



クロスバーキャップ
数量:1

7



M4x12 mmネジ
数量:8

8



M4x30 mm ネジ
数量:8

9



スペーサー
数量:8

10



ケーブル管理クリップ
数量:2

11



六角レンチ
数量:1

12



マウントアームリテーナー
数量:1

13



M8x16 mm ネジ
数量:3

14



マウントアーム ワッシャ
数量:3

15



マウントアーム キャップ
数量:2

16



壁面プレートリテーナー
数量:1

17



水準器
数量:1

18



M8x60 mmネジ
数量:4

19



コンクリートアンカー
数量:4

20



ワッシャ
数量:4

21



クロスバー リテーナー
数量:1

22



ユーザマニュアル
数量:1

動作環境および使用条件

- ARMDUALWALLがサポートする取付穴パターンの1つと互換性のある2台のモニターまたはディスプレイ
- プラススクリュードライバ1本

条件は変更される場合があります。最新のシステム要件は、
www.StarTech.com/ARMDUALWALL でご確認ください。

インストール手順

警告!モニタの重量が本製品の耐荷重を超えないようにご注意ください。万一耐荷重を超えるようなことがあれば、ケガや本製品の損傷につながる恐れがあります。本製品はモニタマウント1台につき最大5 kgまで支えられます。

壁面プレートを壁に取り付ける


警告!壁の構造はさまざまです。使用する壁構造の種類と取付用ハードウェアが取り付けられる機器をしっかりと支持できるか確認することが重要です。指示に従わない場合、ケガおよび/または機器の損傷につながる恐れがあります。壁構造は取り付けられる機器の少なくとも4倍の重量を支えられなくてはなりません。

警告!本製品の付属品として提供されている取付用金具は、一部の壁構造に適さない場合があります。本製品をお使いの壁面に取り付けるために必要な知識が不足している場合は、建設の専門家に相談してARMDUALWALLを取り付けるか、お使いの壁構造に合わせた取り付け方を指導してもらってください。

注意:ウォールプレートを取り付けるには2人の作業者が必要です。


1. ARMDUALWALLを掛けたい位置にウォールプレートを配置し、付属の水準器を使用して壁面プレートが水平になっているか確認してください。(図1)

図1

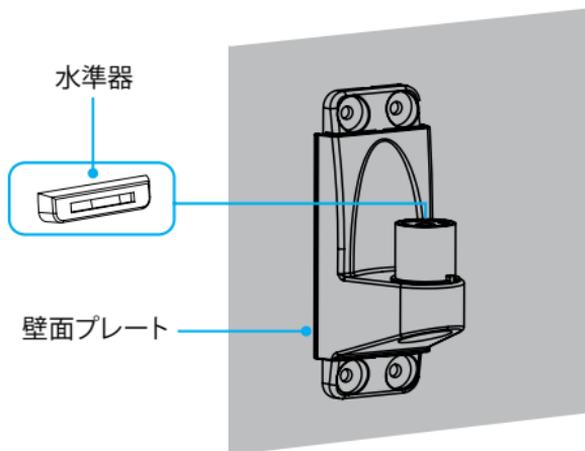


- 壁面プレートの4つの穴をテンプレートにして壁に印をつけます。
- 取り付けようとしている壁の種類に合わせた手順に従って壁面プレートを壁に取り付けてください。(図2)

図2

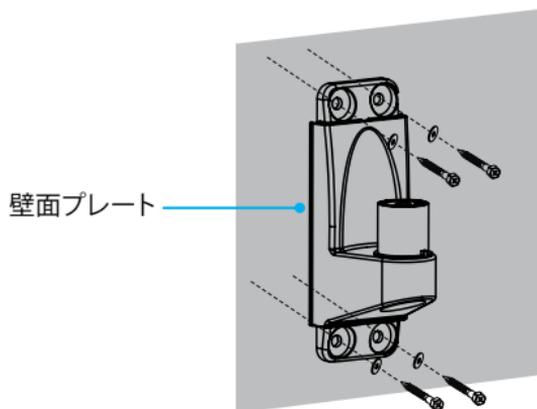

- プラスチックカバーを壁プレートの端にスライドさせます。(図3)


図3

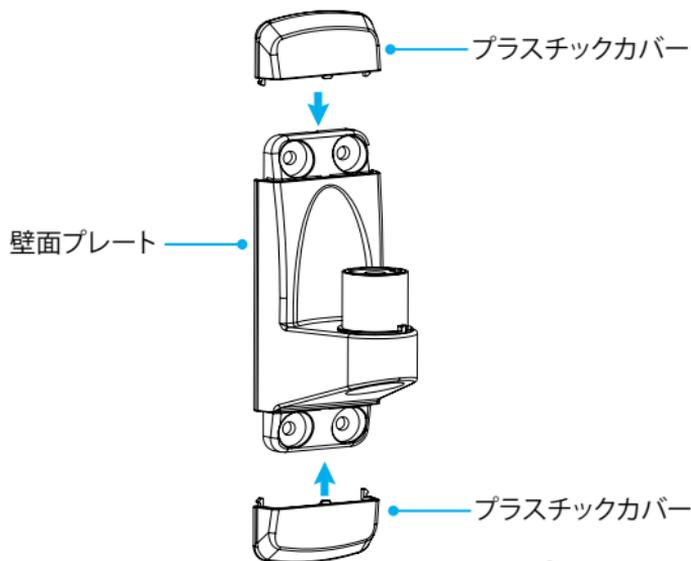

マウントアームを取り付ける

1. マウントアームのひとつを壁面プレートの突起部分の上に配置します。(図4)

図4

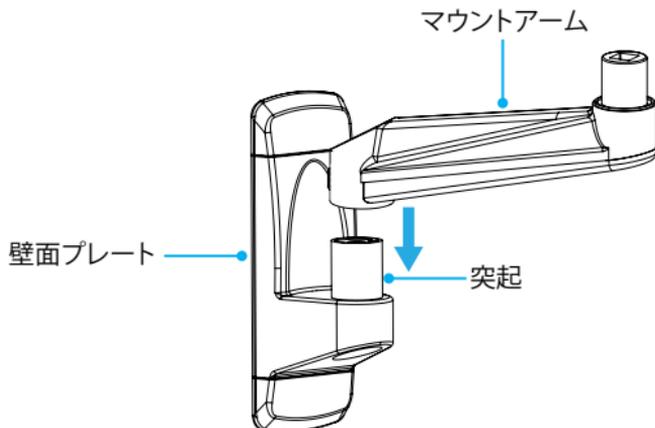

2. マウントアームのジョイント部分にマウントアームワッシャを配置します。


3. 壁面プレートリテーナーをマウントアームワッシャの上に配置します。

4. 壁面プレートリテーナー、マウントアームワッシャ、およびマウントアームに M8x16 mmネジを差し込みます。(図5)

5. プラスドライバーでネジを所定の位置で締めます。


警告!ネジを締め過ぎないようにしてください。抵抗を感じたらすぐに手を止めてください。

図5

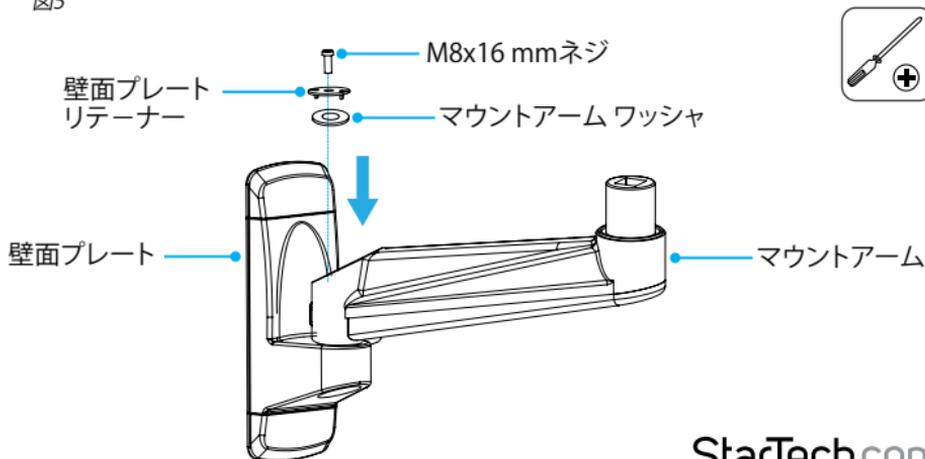


6. マウントアームキャップの1つをマウントアームのジョイント部分に取り付けます。
(図6)

図6

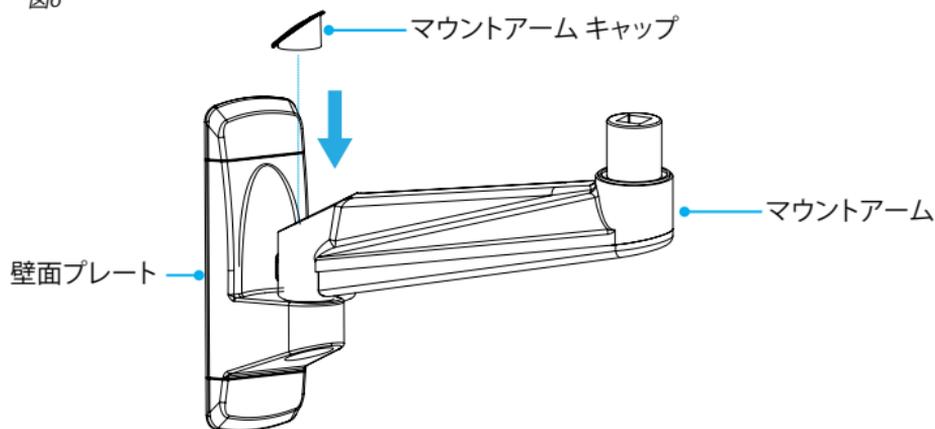

7. もう一方のマウントアームの突起部の上に2本目のマウントアームを配置します。
(図7)


図7

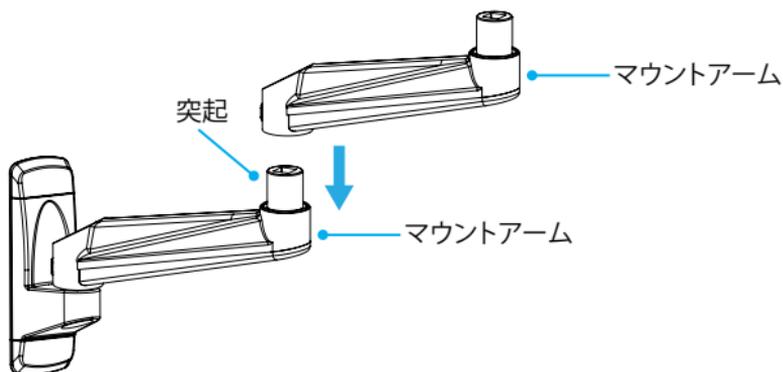

8. マウントアームのジョイント部分にマウントアームワッシャを配置します。
9. マウントアームリテーナーをマウントアームワッシャの上に配置します。
10. 壁面プレートリテーナー、マウントアームワッシャ、およびマウントアームに M8x16 mmネジを差し込みます。(図8)
11. プラスドライバーを使用してネジを所定の位置で締めます。


警告!ネジを締め過ぎないようにしてください。抵抗を感じたらすぐに手を止めてください。

図8

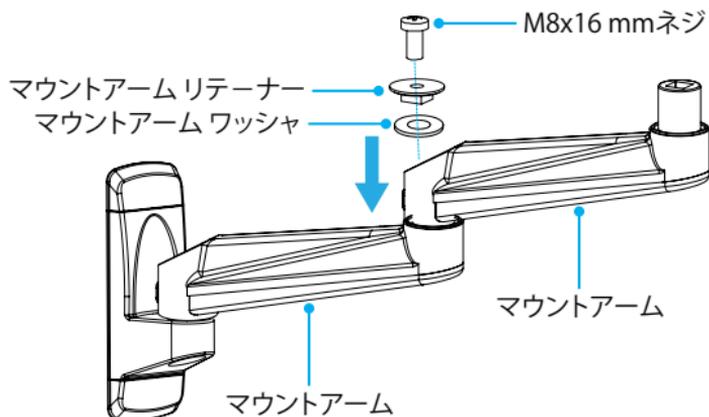

12. もうひとつのマウントアームキャップをマウントアームのジョイント部分に取り付けます。(図9)


図9

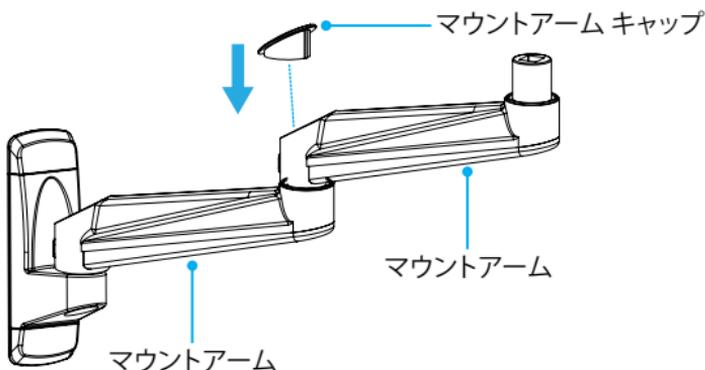

クロスバーを取り付ける

1. クロスバーをマウントアームの突起部の上に配置します。(図10)

図10

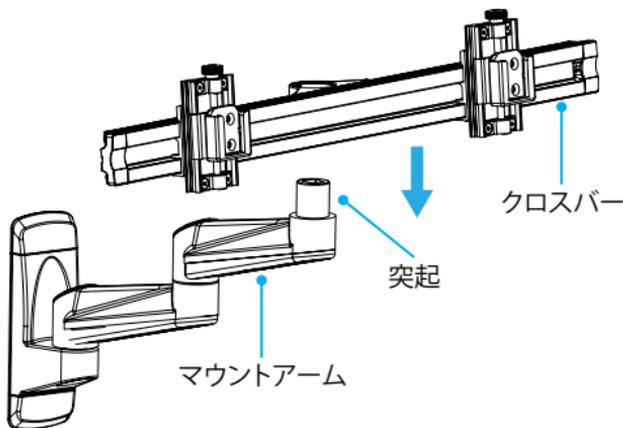

2. クロスバリテーナーをクロスバーの中に配置します。


3. マウントアームワッシャをクロスバリテーナーの上に配置します。

4. ワッシャ、クロスバリテーナー、クロスバーにM8x16 mmネジを差し込みます。(図11)

5. プラスドライバーでネジを所定の位置で締めます。


警告!ネジを締め過ぎないようにしてください。抵抗を感じたらすぐに手を止めてください。

図11

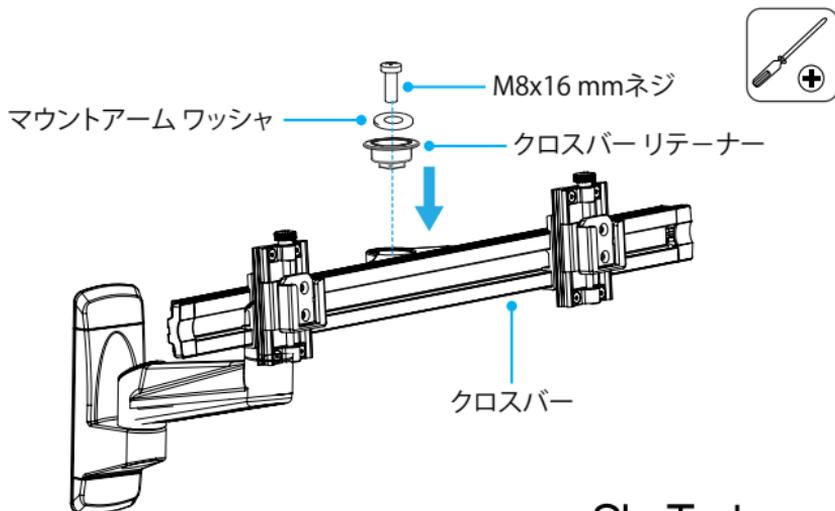

4. クロスバーのキャップをクロスバーに取り付けます。(図12)

図12

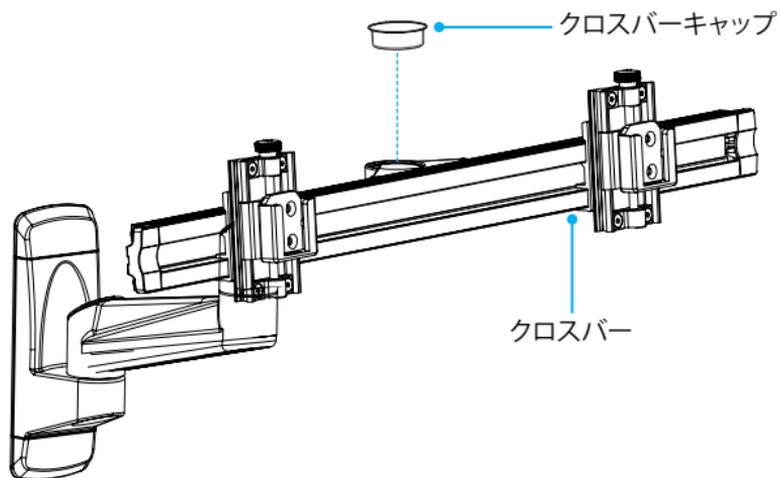

モニタを取り付ける


異なるデザインのモニタを取り付けるために、ARMDUALWALLには長さや直径の異なるネジセットが2つとスペーサーが付属しています。

1. 次の手順を実行して、VESAモニタマウントをモニタに取り付けるための取付用金具の組み合わせを選択します。
 - ・ モニタの取付穴の深さを確認します。
 - ・ モニタの取付穴の直径を確認します。
2. 必要なら、モニタ背面の取付用穴の上にスペーサーを配置します。
3. VESAモニタマウントをスペーサーまたはモニタ背面の取付用穴の位置に合わせます。
4. M4x12 mmネジまたはM4x30 mmネジをVESAモニタマウント、スペーサー、モニタ背面に差し込みます。(図13)
5. プラスドライバーでネジを締めます。

警告!ネジを締め過ぎないようにしてください。抵抗を感じたらすぐに手を止めてください。これを怠ると、モニタが損傷する恐れがあります。

6. 手順1~5を繰り返して2台目のモニタを取り付けます。

図13

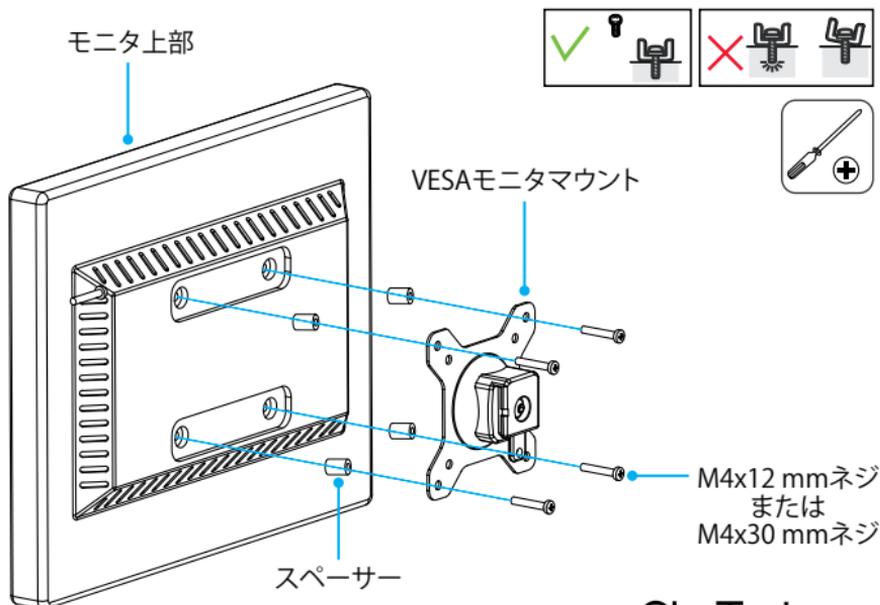


VESAモニタマウントをクロスバーに取り付ける

警告!モニタの重量が本製品の耐荷重を超えないようにご注意ください。万一耐荷重を超えるようなことがあれば、ケガや本製品の損傷につながる恐れがあります。本製品はモニタマウント1台につき最大5 kgまで支えられます。

1. VESAモニタマウントとモニタの1つをクロスバーのマウントホルダーに慎重にスライドさせます。(図14)


注意:VESAモニタマウントをマウントホルダーにスライドさせる際に抵抗があれば、VESAモニタマウントをマウントホルダーから取り外し、モニタホルダーの側面にあるネジのいずれかが邪魔していないか確認してください。ネジが邪魔している場合、プラスドライバーでクロスバーのマウントホルダー側面にあるネジを引き抜きます。(図15)

図14

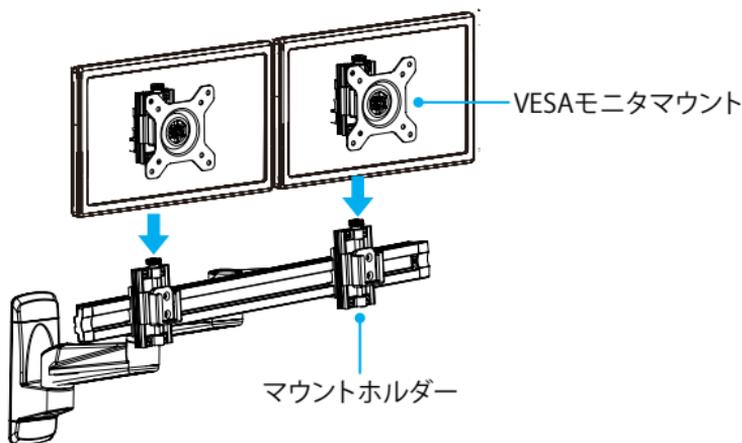

2. 手順1を繰り返して、2台目のVESAモニタマウントとモニタを取り付けてください。
3. プラスドライバーで各マウントホルダーのネジを締めます。(図15)

図15

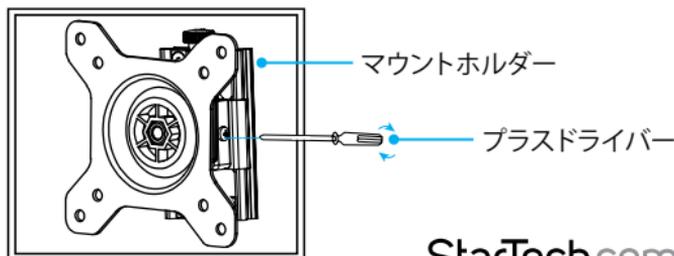

ARMDUALWALLを調節する

1. モニター位置を調節するには、次のいずれかの操作を行います。

- モニタを上下に少しずつ動かすには、各VESAモニタマウントの上部にあるツマミを回します。(図16)
- マウントアームを所定の位置に固定するには、六角レンチを使用して各マウントアームのネジを時計回りに回します。(図17)
- 前後回転のテンションを増減するには、六角レンチを使用して各マウントアームのネジを時計回りまたは反時計回りに回します。(図17)

図16


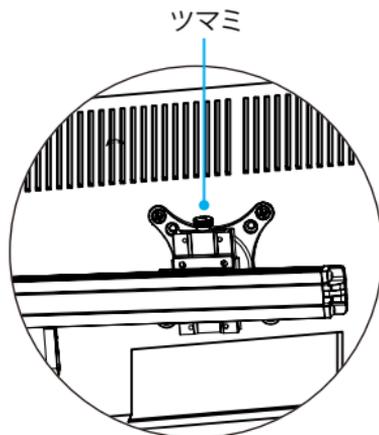



図17

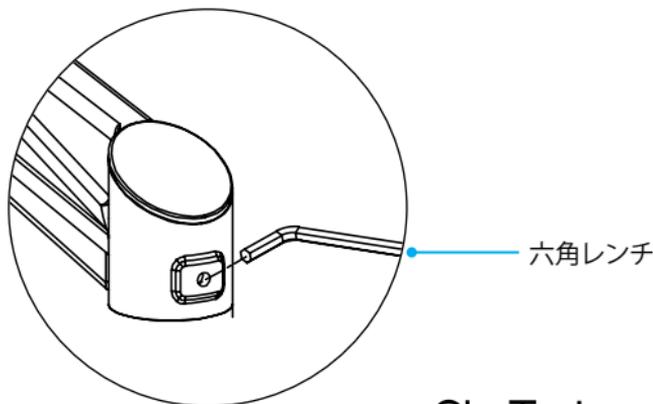

ケーブルを管理する

1. ケーブル管理クリップをクロスバーに取り付けます。
2. クロスバーに沿ってケーブルを這わせませす。
3. ケーブルをケーブル管理クリックに通します。(図18)

図18

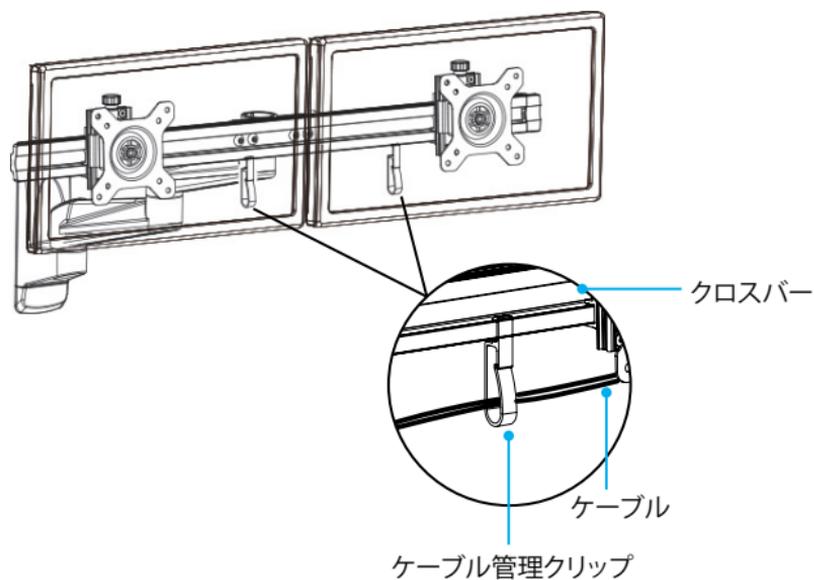

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は www.startech.com/downloads でご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報は www.startech.com までアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利なツールをお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。