

ノートパソコン用ロックケーブル

LTLOCK



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
ES: Guía del usuario - es.startech.com
NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
PT: Guia do usuário - pt.startech.com
IT: Guida per l'uso - it.startech.com

本製品の最新情報、技術仕様、サポートについては、
www.StarTech.com/LTLOCK をご覧ください。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次

製品図.....	1
ロック図.....	1
技術仕様.....	2
パッケージの内容.....	2
動作環境および使用条件.....	2
ロックの組み合わせを設定する.....	3
ロックをノートパソコンに取り付ける.....	4
ロックを解除し取り外す.....	6
技術サポート.....	7
保証に関する情報.....	7

製品図



ロック図



技術仕様

ロックタイプ	4桁の組み合わせ、キーレス
ケーブルタイプ	ビニールメッキスチール
ケーブル長さ	1.8 m
ケーブル厚さ	6 mm

パッケージの内容

- 1 x ノートパソコン用ロックケーブル
- 1 x ユーザマニュアル

動作環境および使用条件

- セキュリティ ロック スロットを備えたデバイス
- ケーブルを接続できる安全なオブジェクト

条件は変更される場合があります。最新のシステム要件は、www.StarTech.com/LTLOCK でご確認ください。


ロックの組み合わせを設定する


工場出荷時のロック組み合わせは0-0-0-0です。セキュリティを強化するため、組み合わせをより安全な一連の数値に変更する必要があります。

1. ロックを解除するには、次の手順のひとつを実行します。
 - ・ 初めに組み合わせを設定する場合は、組み合わせディスプレイに0-0-0-0が表示されるまで、ロックのダイヤルを回します。(図1)
 - ・ 前回は組み合わせを設定している場合は、組み合わせディスプレイに前回の組み合わせが表示されるまで、ロックのダイヤルを回します。(図1)
2. ケーブルをロックの方向に押し込み、その位置で保持します。
3. ロックのダイヤルを希望する新しい組み合わせになるまで回します。(図2)
4. ケーブルを放します。
5. 安全のため、設定した組み合わせ数値が組み合わせディスプレイに表示されなくなるまでダイヤルを回します。

ヒント!組み合わせ数値は書き留めて安全な場所に保管しておいてください。

図1

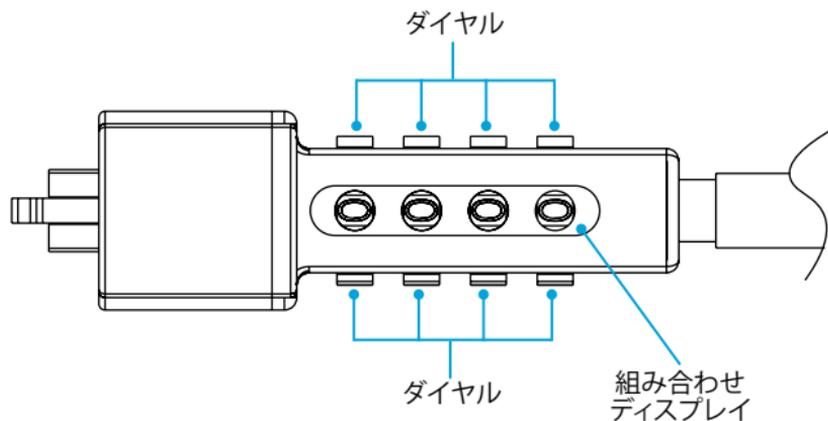

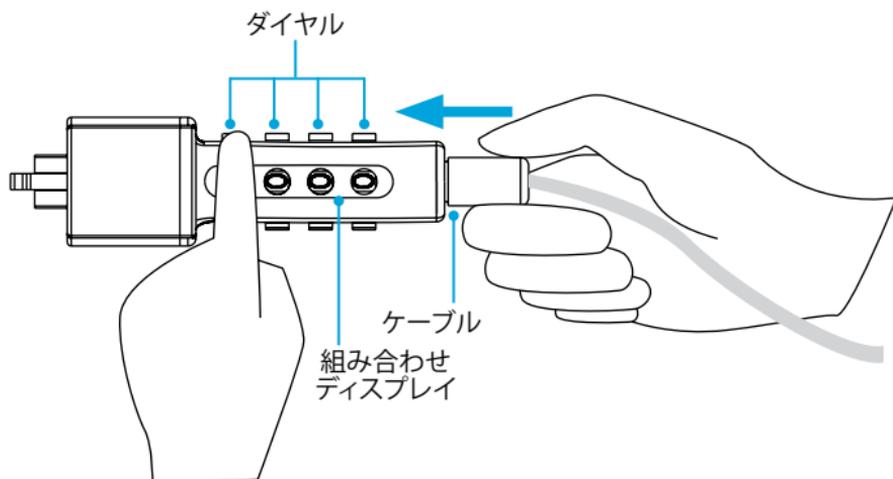

ロックをノートパソコンに取り付ける

1. ケーブルのループした端を、ケーブルを接続する固定オブジェクトに巻き付け、ループからロックを引き出します。(図3)
2. 組み合わせディスプレイに組み合わせ数値が表示されるまで、ロックのダイヤルを回します。

注意:工場出荷時のロック組み合わせは0-0-0-0です。組み合わせ数値はより安全な一連の数値に変更する必要があります。詳細は、「ロックの組み合わせを設定する」セクションをご覧ください。

3. ロック上のボタンをボタンに記された矢印の方向にスライドさせ、その位置で保持します。
4. ノートパソコンのセキュリティロックスロットにT字型突起を挿入し、ロックを90°回転させて、ボタンを放します。(図4)
5. 設定した組み合わせ数値が組み合わせディスプレイに表示されなくなるまでダイヤルを回します。

図3


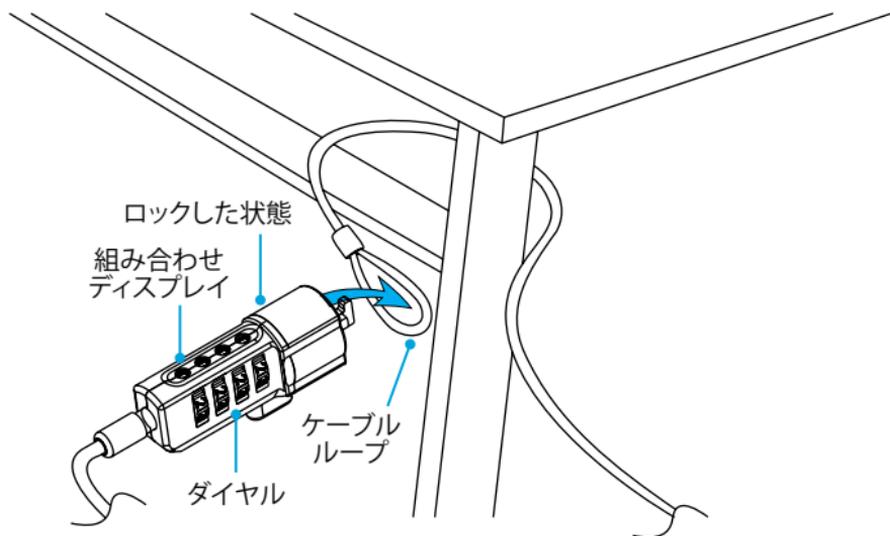



図4

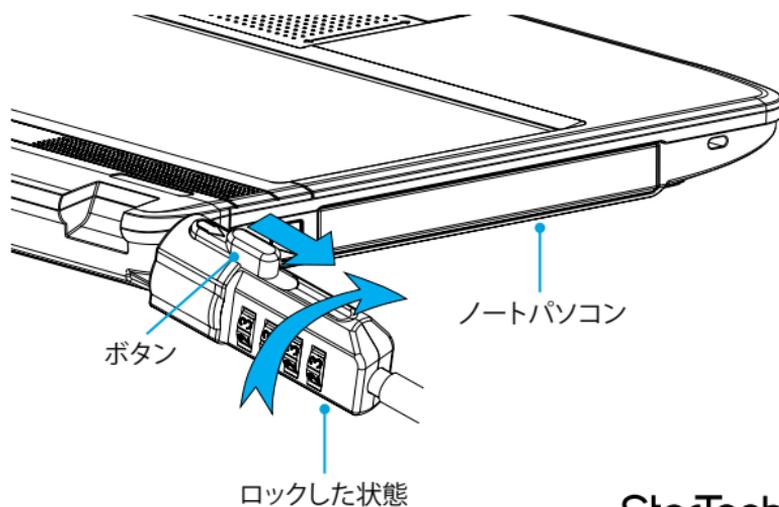

ロックを解除し取り外す

1. 組み合わせディスプレイに組み合わせ数値が表示されるまで、ロックのダイヤルを回します。
2. ロック上のボタンをボタンに記された矢印の方向にスライドさせ、その位置で保持します。
3. ロックを90°回転させて慎重にノートパソコンから取り外します。(図5)
4. 設定した組み合わせ数値が組み合わせディスプレイに表示されなくなるまでダイヤルを回します。

図5

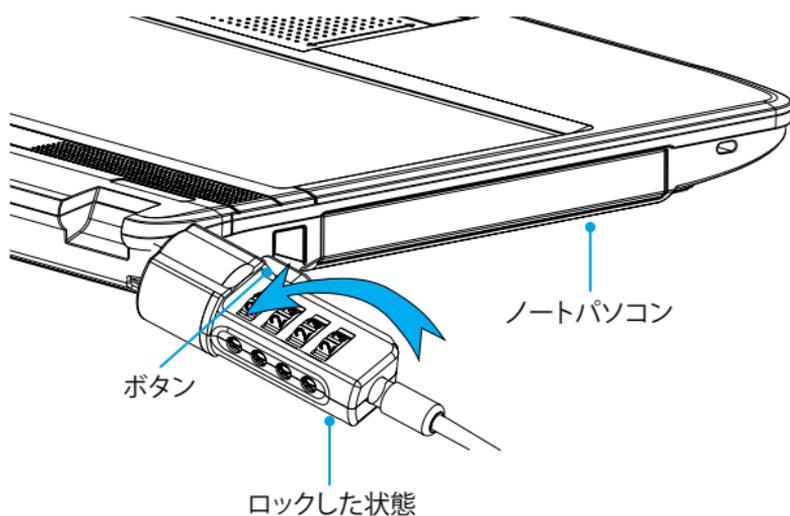

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は www.startech.com/downloads でご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はおお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はおお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報は www.startech.com までアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利なツールをお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。