

# ST7200USBM

## Hub USB2.0 à 7-Ports Montage Industriel Solide

StarTech.com

Hard-to-find made easy

## Manuel d'Instruction

### Contenu de l'Emballage

- 1 x Hub USB ST7200USBM
- 1 x 2m de Câble de verrouillage USB A-B
- 1 x Manuel d'Instruction


### Configuration Requise

- Ordinateur compatible USB avec emplacement disponible
- Système d'exploitation compatible USB

### Installation

Branchez le câble USB type B du Hub USB sur un port USB disponible sur l'ordinateur hôte. Aucune installation de pilote n'est nécessaire, car un système d'exploitation compatible USB les installera automatiquement.

**FACULTATIF: Le Courant sera fourni par le port USB de l'ordinateur hôte, si une puissance supplémentaire est nécessaire, une source d'alimentation externe peut être connectée au concentrateur USB via le Bloc d'alimentation 2-Câbles.**

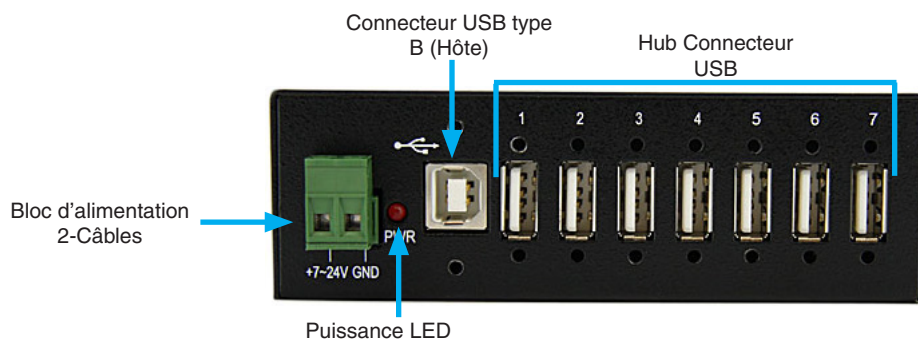

Manual Revision:03/03/2011  
For the most up-to-date information, please visit [www.startech.com](http://www.startech.com)

### Informations sur la garantie

Ce produit est couvert par une garantie d'un an.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

### Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.

### Spécifications

Interface Bus	USB 2.0
Connecteurs	7 x USB Femelle type A 1 x USB Femelle type B 1 x Bloc d'alimentation 2-Câbles
LED	1 x Puissance
Taux maximal de transfert de données	USB 2.0: 480Mbps
Protection contre les surtensions	350W par port
Température de fonctionnement	0°C à 55°C
Température de stockage	-20°C à 85°C
Humidité	5 ~ 95% HR
Dimensions	133.0mm x 61.5mm x 36.3mm
Poids	500g