

Switch Conmutador KVM de 8 Puertos VGA con PS/2 y USB - Montaje en Rack

SV831DUSB

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com



*El producto real podría variar de la fotografía

Contenido de la Caja

- 1 x Switch KVM Profesional
- 1 x Cable "Y" de mouse y teclado PS/2
- 2 x Soporte (bracket) para montaje en rack
- 1 x Adaptador de energía
- 1 x Manual de Instrucciones

Requisitos del Sistema

- Sistema de cómputo habilitado para VGA y USB y/o PS/2
- Dispositivo de visualización habilitado para VGA
- Cables KVM (USB) "SVECONUS" 2-en-1 o (PS/2) "SVECON" 3-en-1 de StarTech.com
- Teclado estándar de 104-teclas con cableado PS/2 o USB
- Mouse estándar de tres botones con cableado PS/2 o USB

Instalación

NOTA: Antes de la instalación, por favor, apague todos los dispositivos que serán conectados a este sistema. Asegúrese de que todos los dispositivos que conectará están colocados sobre tierra apropiadamente. Coloque los cables lejos de luces fluorescentes, aires acondicionados y máquinas que puedan generar ruido eléctrico.

Instalación de la Consola


El switch está diseñado para utilizar, ambas, consolas con conexiones USB y PS/2, y están equipados con un interruptor deslizable de selección de consola (slide switch console selector) para la selección de modos USB o PS/2. Existen tres patrones de conexión que corresponden con el interruptor deslizable de la siguiente manera:

Teclado PS/2 y mouse PS/2: Para este modo, se requiere un cable "Y" PS/2 (incluido).




Interruptor deslizable de selección:
Teclado y mouse PS/2

Teclado PS/2 y mouse USB: Deslice el interruptor a la posición central

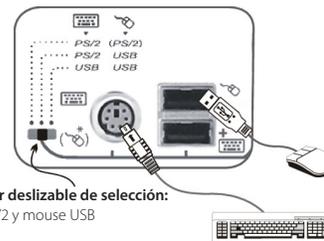

Interruptor deslizable de selección:
Teclado PS/2 y mouse USB

Teclado USB y mouse USB: Deslice el interruptor a la posición de extrema derecha

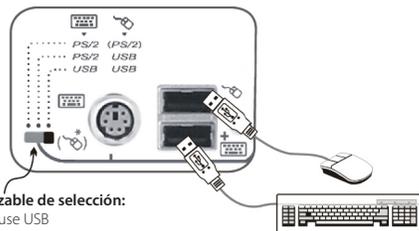



Interruptor deslizable de selección:
Teclado USB y mouse USB

NOTA: Cuando se configura el interruptor como un Esclavo (slave) en una configuración de cascada, el teclado y mouse PS/2 es el único modo que puede ser utilizado.

Instalación de la Computadora

Computadora USB

Para conectar una computadora controlada a través de USB, utilice un Cable KVM USB Ultra-Delgado 2-en-1 de StarTech.com para conectarlo de uno de los Puertos PC, ubicados en el panel trasero del interruptor KVM, a los puertos USB y VGA en el sistema de cómputo.

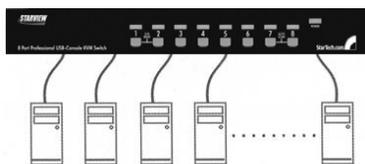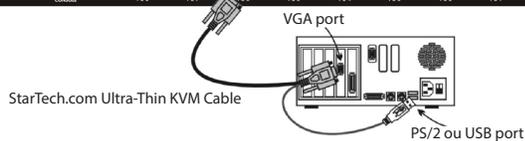

Computadora PS/2

Para conectar una computadora controlada a través de PS/2, utilice un Cable KVM PS/2 Ultra-Delgado 3-en-1 para conectarlo de uno de los Puertos PC al teclado y mouse PS/2, así como al puerto VGA del sistema de cómputo.

StarTech.com

Hard-to-find made easy®

Especificaciones

Número de Puertos	8
Conectores de Consola	2 x USB tipo A hembra 1 x PS/2 hembra 1 x VGA DE-15 hembra
Conectores de Computadora (por puerto)	Conectores de computadora (por puerto)
LEDs	1 x Energía 8 x Energía/Selección de puertos
Interfaces de Cómputo Soportadas	PS/2, USB
Resolución Máxima de Vídeo	1920x1440
Métodos de cambio o interruptor	Botones del panel frontal, teclas de acceso directo, OSD
Montaje en Rack	Sí *
En Cascada (Cascadable)	Sí
Visualización en Pantalla (On Screen Display)	Sí
Adaptador de Energía	9 ~ 12VDC, 600mA
Temperatura de Funcionamiento	5° C ~ 40° C (41° F a 104° F)
Temperatura de Almacenamiento	-20° C ~ 60° C (-4° F a 140° F)
Humedad	0 ~ 80% RH
Dimensiones	438mm x 180mm x 45mm
Peso	2900g

Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 3 años.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.