

デュアルDVIビデオ、2xUSB充電ポート、USB 3.0ハブとGbE付きUSB 3.0ノートパソコン用アルミニウム製ドッキングステーション

USB3SDOCKDD

- DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
- FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
- ES: Guía del usuario - es.startech.com
- IT: Guida per l'uso - it.startech.com
- NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
- PT: Guia do usuário - pt.startech.com

詳細な操作手順は、www.startech.com/USB3SDOCKDD でご覧いただけます

パッケージ内容

- 1x USB 3.0 ノートパソコン ドッキングステーション
- 1x 1m USB 3.0ケーブル
- 1x スタンド
- 2x スタンド用ネジ
- 1x ネジ用ドライバ
- 4x ゴム足
- 1x DVI - VGAアダプタ
- 1x DVI - HDMI® アダプタ
- 1x ユニバーサル電源アダプタ (北米 / UK / EUで使用可能)
- 1x ドライバCD
- 1x ユーザマニュアル


動作環境

- 利用可能なUSB 3.0ポートのあるUSB対応コンピュータシステム
- Windows®8 / 8.1 (32/64bit)、7 (32/64)、Vista (32/64)、XP SP3(32)、Mac OS®10.6以降 (10.9までテスト済み)
- (追加外部モニタを必要とする場合) ケーブル付きDVI、HDMI®、VGA対応ディスプレイデバイス


**注意:**ドッキングステーションをホストコンピュータに接続する際は、USB 3.0ポートインターフェイスとUSB 3.0ケーブルのみ使用可能

製品図

フロン

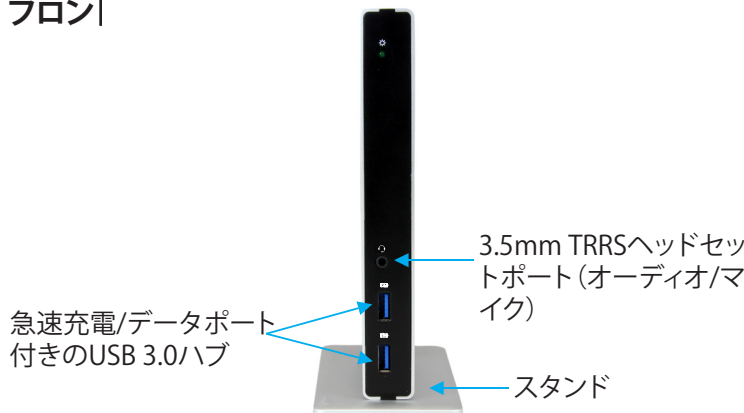

リアビュー

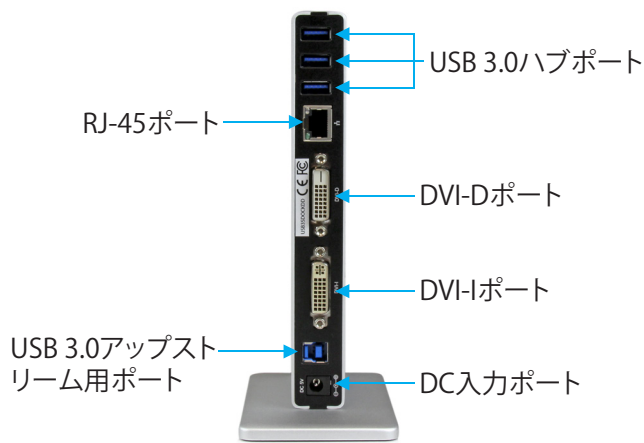

インストール手順

ドライバインストール手順  
Windows / Mac

1. ドッキングステーションを接続するホストコンピュータのオペレーティングシステムに対応している最新のドライバをStarTech.comのウェブサイトからダウンロードするか (推奨)、同梱のドライバCDをCD/DVD-ROMドライバに挿入します。
  2. お使いのシステムでオートプレイが有効になっている場合は、ダイアログが表示された際に「フォルダを開いてファイルを表示する」オプションを選択してDisplayLinkの「.exe」アプリケーションを起動します。
  3. お使いのシステムでオートプレイが無効になっている場合は、CD/DVDドライブ (またはドライバがダウンロードされた先) から参照し、DisplayLinkの「.exe」アプリケーションを実行します。
  4. 画面の指示に従い、ドライバのインストールを完了します。
- 注意:**システムを再起動するよう促される場合があります。

## ハードウェア取り付け手順 スタンドの取り付け手順

ドッキングステーションは、取り付け面に対して水平に取り付けます(ラバーフィートをドッキングステーションの底の部分に任意で取り付けます)。同梱のスタンドを使用するとドッキングステーションを垂直に取り付けられます。

1. 同梱のネジ用ドライバとネジを使用してスタンドをドッキングステーションをしっかりと固定します。

### 取り付け手順

1. 同梱の電源アダプタをACコンセントとドッキングステーションのDC入力ジャックに接続します。

2. USB 3.0ケーブルを使用して、ドッキングステーション USB 3.0アップストリームポートをホストコンピューターの利用可能なUSB 3.0ポートに接続します。

3. DVIモニタをドッキングステーションのDVIポートに接続します。

**注意:**お使いのディスプレイがHDMI®またはVGAインターフェイスを使用している場合は、同梱のDVI - HDMI®アダプタまたはDVI - VGAアダプタをお使いのディスプレイケーブルに接続して、ドッキングステーションに接続してください。DVI - VGAアダプタはDVI-I (29 pin) ポートでのみ使用できます。

4. 必要な場合は、お使いのRJ-45 LAN接続、USB周辺機器、ヘッドセットなど、その他のデバイスを接続します。

## 操作

### USB 3.0充電ダウンストリーム / 高速充電 & データポート Windows / Mac

ドッキングステーションのフロントUSB 3.0ポートは、充電ダウンストリーム/高速充電およびデータポートとして機能し、バッテリー充電仕様改訂1.2 (BC1.2) に準拠しています。これにより、従来の標準的なUSB 3.0ポートよりも速くでデバイスを充電できます。

充電ダウンストリームポート(CDP)は、ホストシステムに接続していない状態でも、接続デバイスを高速充電する機能を持っています。ホストコンピュータに接続されていても、フロントUSBポートは高速充電およびデータスループットポートとして機能します。

1. ドッキングステーションのフロントUSB 3.0ポートにお使いのデバイスを接続します。ポートを充電目的でのみ使用する場合は、ホストコンピュータに接続する必要はありません。

**注意:**ドッキングステーション背面の3つのUSB 3.0ポートは標準USB 3.0であり、データスループットと標準トリクル充電のみを提供します。

## 対応ビデオ解像度

ビデオ出力	最大解像度
DVI, HDMI®, VGA	1920x1200

## FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合(干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます)、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします:

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店か実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

## 商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用しますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

## 技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報はwww.startech.com/downloadsでご確認ください

## 保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしません。

## 責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害(直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。